


品番 : EA538RB-42


品名 : DC12V/30A/5極 リレーソケット

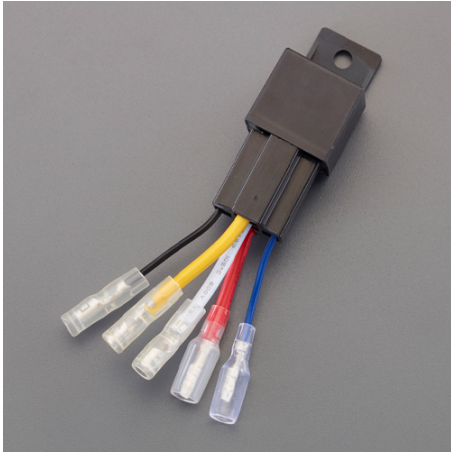

販売価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
カタログ価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/04/04 15:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0280ページ		



 品番: BM-095
品名: DC12V/30A/5極 リレーソケット
電圧: DC12V (Nominal Voltage)
電流: 30A (Max. Current)



仕様:
定格電圧: DC12V
定格電流: 30A
コイル消費電力: 1.8W
許容電流: 30A以下
動作電圧: 6.0~8.0V
復帰電圧: 0.6~3.6V
電氣的寿命: 100,000回
使用温度範囲: -30~+80°C

仕様

型式	BM-095	定格電圧	DC12V
極数	5極	コイル消費電力	1.8W
コイル抵抗	約80Ω	許容電流	30A以下
動作電圧	6.0~8.0V	復帰電圧	0.6~3.6V
配線の太さ	黒・青: 0.85mm ² 黄・赤・白: 3.0mm ²	電氣的寿命	100,000回(30回/分)
使用温度範囲	-30~80°C	サイズ	27.4×12mm
重量	53g		

後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.