


品番：EA538RC-3

品名：アンダーソンタイプコネクター(10-12AWG)

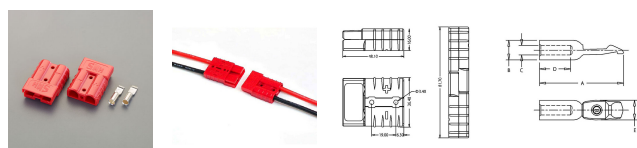

販売価格	840円(税抜) / 924円(税込)		
カタログ価格	840円(税抜) / 924円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/28 10:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

適合電線	10~12AWG (3.3~5.3mm <sup>2</sup> )	定格電圧	600V
定格電流	50A	抵抗	0.05MΩ
耐電圧	2200V(DC)	絶縁抵抗	500MΩ
無負荷脱着サイクル	約10000回	使用温度	-20~125℃
耐火等級	UL94V-0	サイズ	36.4(W)×16(D)×48.1(81.7)(L)mm
材質	本体:ABS 端子:銅/銀メッキ	入数	計10セット (※1セット:本体1個+ピン2個入り)

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.