

品番：EA538SM-13

品名：1.25-4,2-4/3P多連式絶縁キャップ° 丸端子用2個



販売価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/05 23:48現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1187ページ		

 


テープ巻きの端子、挿入端子に使用して接続処理が簡単です。


※丸端子用



【固定方法】



1.25-4-2-4 (丸端子)
MAX. 8.5

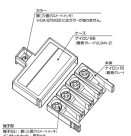

仕様

メーカー	オーム電機	型番	OA-QTM34
用途	ねじ止め用多連式絶縁キャップ(中継用)	極数	3極
定格電圧	AC/DC600V	適合電線	最大φ5×2本
適合圧着端子	1.25-4mm、2-4mm(丸形端子)	全長	36×42.8×12.4mm
使用周囲温度	-20~80℃	材質	カラー:鉄 ケース・本体:ナイロン 端子部:(端子ねじ)鉄、(インサートナット)真ちゅう
本体質量	約15g	入数	2個

各種機械・検査装置のモーター線などの中継接続・絶縁処理に

1つで端子台+端子ボックスの役目を果たします。

固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。

テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。

RoHS2対応品

※防水タイプではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.