


品番 : EA538SM-2

品名 : 1.25-4/2-4 絶縁キャップ(丸端子用/10個)

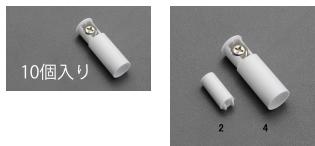

販売価格	730円(税抜)／803円(税込)		
カタログ価格	730円(税抜)／803円(税込)		
在庫数	最新在庫: 45 (2025/12/15 22:51現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1221ページ		



1.25-4/2-4(丸端子)  
MAX. 8.5



カタログ訂正

25/07/17 ●定格電圧…(誤)AC/DC 300V (正)AC/DC 600V (No.56 1115)

## 仕様

メーカー	オーム電機	型番	OA-QM4-600
用途	丸端子ねじ止め用絶縁キャップ	定格電圧	AC/DC 600V
適合電線	最大 $\phi$ 5×2本	適合圧着端子	1.25-4mm、2-4mm(丸形端子)
全長	$\phi$ 13.5×30mm	使用周囲温度	-20~70°C
材質	カバー・本体:ポリプロピレン 端子部:鉄(三価クロメートメッキ)	本体質量	約4g
入数	10個		

モーター端子・バルブ端子などの圧着丸端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に

テープ巻き一切不要。個人差のない安定した絶縁処理が可能です。

RoHS2 対応品

※防水タイプではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

