

品番：EA538SM-4

品名：8-6 絶縁キャップ(丸端子用/10個)



 

販売価格	2,020円(税抜) / 2,222円(税込)		
カタログ価格	2,020円(税抜) / 2,222円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/02 01:03現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1175ページ		



テープ巻き一切不要。個人差のない安定した絶縁処理が可能です。



8-6(丸端子)  
MAX. 12

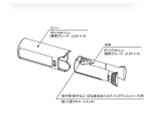

### 仕様

メーカー	オーム電機	型番	OA-QM6-600
用途	丸端子ねじ止め用絶縁キャップ	定格電圧	AC/DC 600V
適合電線	最大φ7×2本	適合圧着端子	8-6mm(丸形端子)
全長	φ18.5×41mm	使用周囲温度	-20~70℃
材質	カバー・本体:ポリプロピレン 端子部:鉄(三価クロメートメッキ)	本体質量	約12g
入数	10個		

モーター端子・バルブ端子などの圧着丸端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に

テープ巻き一切不要。個人差のない安定した絶縁処理が可能です。

RoHS2 対応品

※防水タイプではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.