


品番：EA538W-3

品名：圧着ペンチ (フェルル・差込・MC4端子用)

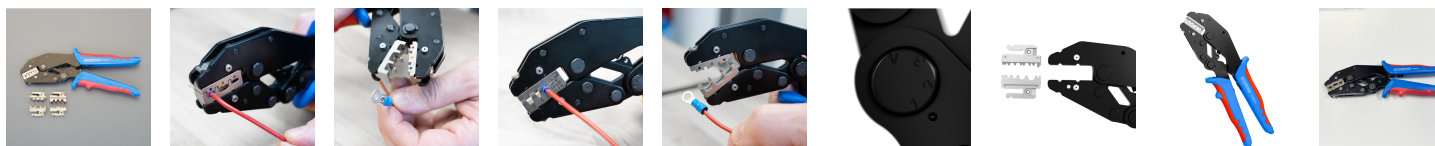

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,000円(税抜) / 15,400円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 14,000円(税抜) / 15,400円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/28 10:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0251ページ                      |      |   |



### 仕様

|                               |  |        |     |
|-------------------------------|--|--------|-----|
| 圧着範囲(mm <sup>2</sup> )        | MC4プラグ: 2.5・4・6<br>フェルル端子: 0.25~6.0<br>差込端子: 0.5~6.0 | 全長(mm) | 239 |
| 重量                            | 534g   |        |     |
| MC4プラグ、フェルル端子、絶縁ケーブル端子用       |  |        |     |
| ラチェット機構により、精密で繰り返し可能な作業ができます。 |  |        |     |
| 滑り止めグリップハンドル                  |  |        |     |
| 必要に応じて調整可能な圧着力により、長寿命を保証      |  |        |     |
| 落下防止ストラップ取付穴付                 |  |        |     |
| 高い圧着品質を実現する精密な偏芯設定            |  |        |     |

### 代替品

|      |           |
|------|-----------|
| 品番   | EA538W-3A |
| コメント | 品番変更      |



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.