


品番：EA538W-3A

品名：圧着ペンチ(フェルル・差込・MC4端子用)

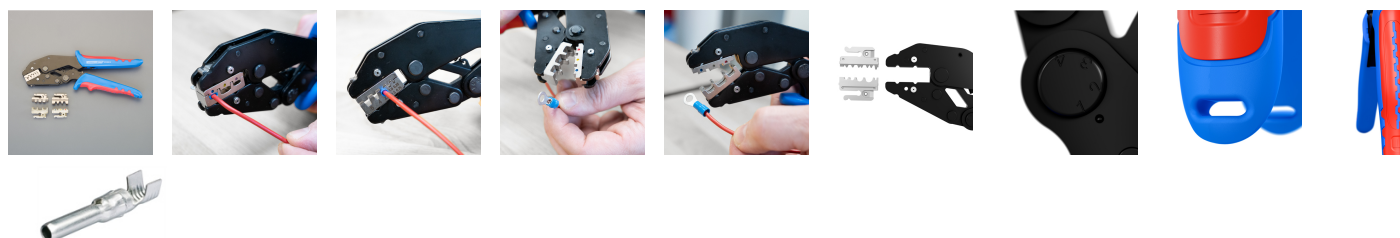

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 18,100円(税抜) / 19,910円(税込) | | |
| カタログ価格 | 18,100円(税抜) / 19,910円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/28 11:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--|---|-----|-------|
| 圧着範囲 | MC4プラグ: 2.5・4・6mm ² フェルル端子: 0.25~6.0mm ² 差込端子: 0.5~6.0mm ² | AWG | 24~10 |
| 全長 | 239mm | 重量 | 534g |
| MC4プラグ、フェルル端子、絶縁ケーブル端子用 | | | |
| 精密な偏心設定により、圧着力を正確に調整できます。 | | | |
| ラチェット機構により、精密で繰り返し可能な作業ができます。 | | | |
| ハンドルには緊急リリース機構も組み込まれており、誤使用の際に圧着工具が開きます。 | | | |
| 滑り止めグリップハンドル | | | |
| 落下防止ストラップ取付穴付 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.