


品番：EA538WA-20

品名：インラインスプライシング (2極/10個)

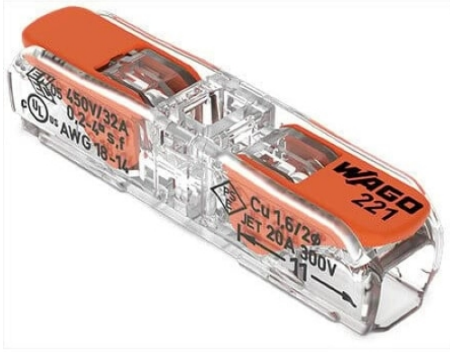

販売価格	8,830円(税抜) / 9,713円(税込)		
カタログ価格	8,830円(税抜) / 9,713円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/28 11:58現在)		
商品入数	10	販売単位	pk
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	WAGO (ワゴ)	型番	221-2411
極数	2極	定格	電気用品適合: 20A, 300V JIS適合/IEC適合: 32A, 450V UL適合: 20, 600V
適合電線	単線: $\phi 0.2 \sim 4.0\text{mm}$ IV7本撚線: $0.2 \sim 2.5\text{mm}^2$ 可とうより線: $0.2 \sim 4.0\text{mm}^2$	サイズ	35.5×8.1×8.9(H)mm
材質	透明ハウジング: 耐熱性ポリカーボネート(UL94 V-2) 導電部: 電気銅、スズメッキ ケージクランプ スプリング: ステンレス鋼 操作レバー: 耐熱性 PBT(ガラス入り)	適用電線規格	IEC/EN 60998 JIS 2814-2-2
連続使用最高温度	105°C	入数	10個
用途	屋内配線用途の他、一般電気工作物などの配線に		

インラインスプライシングコネクタ

単線、IV7本より線、可とうより線の混在使用可能です。

ソフトなレバー操作でワンタッチ結線できます。

振動に強いスプリング接続で、結線がゆるまないです。

透明ハウジングで安心・安全です。

PSE適合製品

内線規程記載工法

※差し込みが不十分だと導通不良や発熱の恐れがあります。

#### 代替品



品番 EA538WA-20A

コメント 入数変更

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.