
 


品番：EA539B

品名：14.0- 150mm<sup>2</sup> 油圧圧着工具(裸端子用)

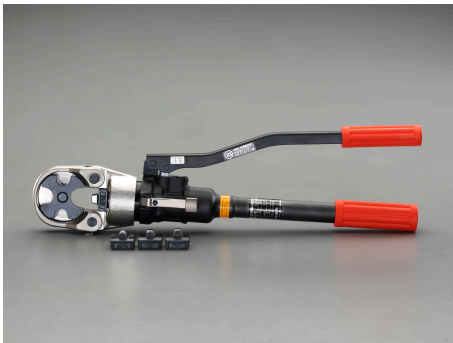

販売価格	168,000円(税抜) / 184,800円(税込)		
カタログ価格	168,000円(税抜) / 184,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/04 12:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0241ページ		



規格	単位	数量
JIS C 9711	個	1

■ダイスと電線の組合せ表	
電線径	電線径
14	14
22	22
38	38
70	70
80	80
150	150



ハンドル部

JIS C 9711適合品

仕様

メーカー	ESCOオリジナル	公称出力	90kN
圧着範囲	14~150mm <sup>2</sup>	全長	512mm
重量	3.7kg	標準ダイス	雄: 14・22・38・70・80・150 雌: 回転式
裸圧着端子・スリーブ用(手動式)			
早送り機構付き			
JIS C 9711適合品 JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.