


品番：EA540BC-12

品名：192mm 生花 園芸はさみ

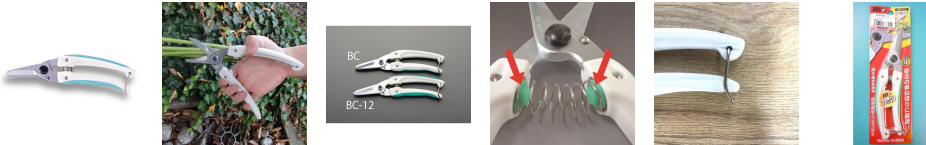

|         |                               |      |   |  |
|---------|-------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 2,900円(税抜)／3,190円(税込)         |      |   |  |
| カタログ価格  | 2,900円(税抜)／3,190円(税込)         |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2025/12/16 19:06現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ | 2558ページ                       |      |   |  |



仕様

|                                         |                    |      |         |
|-----------------------------------------|--------------------|------|---------|
| メーカー                                    | アルスコポーレーション(ARS)   | 型番   | 140DX-G |
| グリップカラー                                 | グリーン               | 全長   | 192mm   |
| 刃長                                      | 42mm               | 切断能力 | φ9mm    |
| 刃材質                                     | 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) | 重量   | 130g    |
| 安全ストッパー付き                               |                    |      |         |
| 錆びにくく、ヤニがつきにくい仕様                        |                    |      |         |
| 真直ぐ伸びた刃は、草花の束ね切りに最適                     |                    |      |         |
| 刃の開き幅を2段階に調整可能                          |                    |      |         |
| エラストマーグリップが手になじみ、長時間の作業にも疲れにくいです。       |                    |      |         |
| 打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる手や腕への衝撃を和らげます。 |                    |      |         |
| 反発力に優れたスプリングを使用して、開閉も極めてスムーズです。         |                    |      |         |

