
 


品番：EA540EE-1

品名：160mm 万能はさみ(キャップ°付)

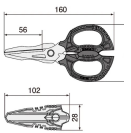

販売価格	2,510円(税抜) / 2,761円(税込)		
カタログ価格	2,510円(税抜) / 2,761円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/03 03:30現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	2089ページ		



### 仕様

メーカー	エンジニア	型番	PH-55
用途	工場や現場でのプロユースから、アウトドアやDIY、キッチンでの切断作業に。	切断能力	【ギザ刃】 ビニルキャブタイヤ: 2mm <sup>2</sup> ×4 同軸ケーブル: 5C 綿被覆コード: φ 8mm トラロープ: φ 10mm アラミド繊維: 各種 革ベルト: 厚み4mm 【ワイヤーカッター】 銅線: φ 1.6mm 針金: φ 1.2mm
全長	160mm	刃長	56mm
刃厚	3mm	グリップ幅	83mm
材質	ブレード: 刃物用特殊ステンレス グリップ&キャップ: PBT	付属品	キャップ

4つの刃でさまざまな素材をカットできる万能ハサミ。

1・ストレート刃は、適度な厚みと鋭利な刃先が快適なカッティングをサポートし、紙や布のスライド切りもスムーズ。

2・マイクロセレーション刃は、さまざまな素材を逃さず切断できます。  
高硬度の特殊極細繊維にも対応。

3・ワイヤーカッターは、針金や銅線をわずかな力で切断できます。  
本体の刃は使用せず、ブレードの劣化損傷を防止。

4・ダンボールオープナーは、ダンボールの開梱作業に便利。  
内容物を傷つけず、ガムテープだけを切断できます。

グリップを閉じた時に指詰めを防止するフィンガーガード付き

キャップは水抜き用のスリットにより、通気性に優れ、ブレードのサビを防止。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.