


品番 : EA546DS-8

品名 : 60.5-144.0mm/ 870mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管)

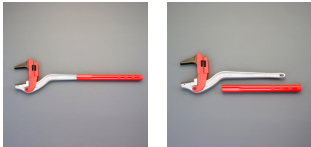

販売価格	30,100円(税抜) / 33,110円(税込)		
カタログ価格	30,100円(税抜) / 33,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 16:50現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0194ページ		



#### 仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	CWP0580A
全長	延長時:870mm 本体のみ:600mm	パイプ外径	60.5~144mm
先端厚	24mm	歯幅	24mm
重量	4.4kg	締付能力	SGM・SGML継手:50A、80A 白ガス管及びエンビライニング管及び 継手:50A、80A
荷重	SGM継手・SGML継手:約294N 白ガス管及びエンビライニング管及び 継手:約392N		

メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)

歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適

延長管付き(全長は延長管を装着時の寸法です)

鋼管の締め付けも可能

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

