


品番 : EA546JA-6

品名 : 154mm スピードレンチ

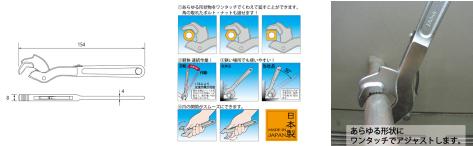

販売価格	2,320円(税抜) / 2,552円(税込)		
カタログ価格	2,320円(税抜) / 2,552円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/11 11:07現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0489ページ		



## 仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	SW-150
開口範囲	7~15mm	全長	154mm
くわえ部厚み	8mm	ハンドル厚み	4mm
最大トルク	78.5N·m	重量	75g
材質	クロムバナジウム合金鋼		

あらゆる形状(六角・四角・丸)にワンタッチでアジャストします。

パイプやつぶれたナットも回せます。

バネにより、反復作業が可能

ヘッドが小さいため、狭いスペースでも使えます。

配管・電材関連のパイプの脱着や建設現場工場機械設備の点検、補修に

### <注意>

- ・反復作業により回すパイプ等を傷つけることがあります
- ・仮締め用として使用してください
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないでください
- ・ハンマー代わりに使用しないでください。

## 代替品



品番 EA546JA-8

コメント

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.