


品番：EA546VA-2

品名：10A インナーパイプレンチ

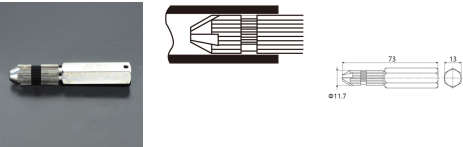

販売価格	5,860円(税抜)／6,446円(税込)		
カタログ価格	5,860円(税抜)／6,446円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/27 04:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0197ページ		



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	IPW-10
適合パイプサイズ	10A	適用管	配管用炭素鋼鋼管 給水管 (装飾用クロムニップル等)
許容トルク	88.2N・m	全長	73mm
軸径	13mm		
折れた管も抜けます。配管リフォーム必携工具			
錆や水垢が固着している場合は、先端のリーマで簡単に除去できます。			
管に差し込み回すだけで、これまでの大掛かりな工事が不要に！			
水まわりのリフォームから、空調用配管、工場設備に			