


品番 : EA546VA-4

品名 : 15A インナーパイプレンチ

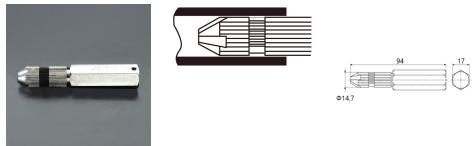

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,010円(税抜) / 6,611円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,010円(税抜) / 6,611円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/15 19:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0198ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------------------|------------|-----|----------------------------------|
| メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | IPW-15 |
| 適合パイプサイズ | 15A | 適用管 | 配管用炭素鋼鋼管 給水管 (装飾用クロムニップル等) |
| 許容トルク | 196N·m | 全長 | 94mm |
| 軸径 | 17mm | | |
| 折れた管も抜けます。配管リフォーム必携工具 | | | |
| 錆や水垢が固着している場合は、先端のリーマで簡単に除去できます。 | | | |
| 管に差し込み回すだけで、これまでの大掛かりな工事が不要に! | | | |
| 水まわりのリフォームから、空調用配管、工場設備に | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.