


品番 : EA546VA-8

品名 : 25A インナーパイプレンチ

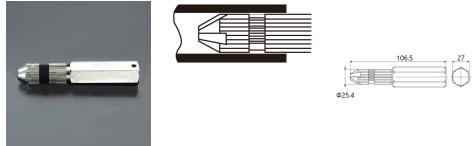

販売価格	8,950円(税抜) / 9,845円(税込)		
カタログ価格	8,950円(税抜) / 9,845円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 06:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0198ページ		



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	IPW-25
適合パイプサイズ	25A	適用管	配管用炭素鋼鋼管 給水管 (装飾用クロムニップル等)
許容トルク	490N·m	全長	106.5mm
軸径	27mm		
折れた管も抜けます。配管リフォーム必携工具			
錆や水垢が固着している場合は、先端のリーマで簡単に除去できます。			
管に差し込み回すだけで、これまでの大掛かりな工事が不要に!			
水まわりのリフォームから、空調用配管、工場設備に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.