


品番 : EA546YS-61

品名 : 25-168mm ストラップレンチ

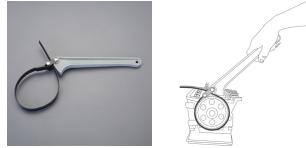

販売価格	6,640円(税抜) / 7,304円(税込)		
カタログ価格	6,640円(税抜) / 7,304円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/08 22:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0195ページ 0312ページ		



#### 仕様

全長	305mm	パイプ外径	25~168mm
重量	283g	ベルト材質	ニトリルゴム
ハンドル材質	ガラス繊維強化ポリプロピレン	ストラップ引張強度	1350psi(約9307kPa)
力をかけるほどストラップがさらにきつく締まる構造のため、対象物が滑らずしっかりと掴みます。			
タイミングベルトのスプロケットやベルトプーリーの取り付け・取り外し作業に最適。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.