

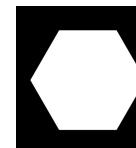
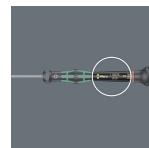
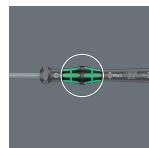


品番 : EA550MF-25

品名 : 7/64" x 60mm [Hexagon] ドライバー(精密用)

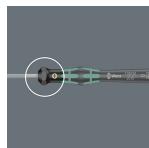

販売価格	1,030円(税抜) / 1,133円(税込)		
カタログ価格	1,030円(税抜) / 1,133円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/02/17 21:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0508ページ		

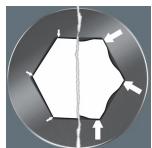

先端は耐久性と腐食保護に優れています

仕様

メーカー	Wera	型番	118082
商品名	2054	サイズ(インチ)	7/64"
軸長(mm)	60	ハンドル長(mm)	97
全長	157mm	軸径(mm)	4.0

先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。

空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。

早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。

ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。

Hex-Plusは接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジ山の寿命を延ばします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.