


品番：EA550MG-1.5

品名：1.5x60mm [Nut]ドライバー(精密用)

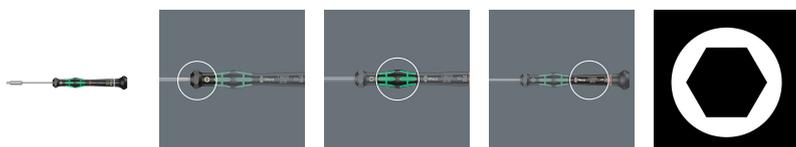

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,140円(税抜) / 2,354円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,140円(税抜) / 2,354円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/05/06 18:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0508ページ                      |      |   |



先端は、耐久性と腐食保護に優れています

#### 仕様

|        |       |           |        |
|--------|-------|-----------|--------|
| メーカー   | Wera  | 型番        | 118108 |
| 商品名    | 2069  | サイズ(mm)   | 1.5    |
| 軸長(mm) | 60    | ハンドル長(mm) | 97     |
| 全長     | 157mm | 軸径(mm)    | 5.7    |

先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。

空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。

早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。

ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.