


品番 : EA551E-1

品名 : M4. M5 蝶ねじソケット

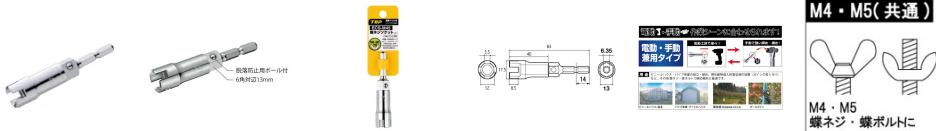

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,440円(税抜) / 1,584円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,440円(税抜) / 1,584円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/12/16 21:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1029ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|----------------|-------|---------|
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | ECS-M45 |
| 用途 | 蝶ねじ・蝶ねじボルトの着脱に | 適応ネジ径 | M4・M5共通 |
| 外径 | 17.5mm | 六角軸 | 6.35mm |
| 全長 | 83mm | 重量 | 50g |
| 最大トルク | 47N·m | 材質 | SCM435 |

電動・手動兼用タイプ

手では廻し難い蝶ネジを、電動工具等で簡単に廻す事ができます。

13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。

13mm六角部は、脱落防止用ボール付き

ビニールハウス・パイプ車庫の組立・解体、野生動物侵入用電気柵の設置(ガイシの取付け)に

<注意>

- ・蝶ネジに合った寸法のソケットを使用して下さい。
- ・保証トルク(47N·m)以内で正しく安全にご使用下さい。
- ・レンチ等に装着しての高所作業は行わないでください。落下する恐れがあります。
- ・過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
- ・電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
- ・工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.