

品番 : EA552EX-27


品名 : #3.0x146mm [+]ドライバー(調整用・セラミック)



販売価格	1,670円(税抜) / 1,837円(税込)		
カタログ価格	1,670円(税抜) / 1,837円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/20 08:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0507ページ		



プラスドライバー ネジ対応表	
プラスドライバー	小ねじの対応
1番(ホ1)	0.7mm以下
2番(ホ2)	3~5mmまで
3番(ホ3)	5.5~7mmまで
4番(ホ4)	8mm以上
※JIS規格でごくわずかの誤差がある場合でのものと想定 (ノット等)の場合は、必ず実寸で測定してお確かめください。 また、各部の寸法は、軸部とハンドルを組合せた状態での寸法です。 必ず各部の寸法を測定してお確かめください。その他の機械部品との干渉を 以下の寸法でご確認ください。	

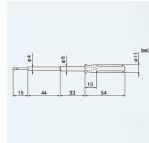

仕様

メーカー	エンジニア	型番	DA-78
用途	半固定抵抗、トリマーコンデンサー、可変コイルの調整に 電子基板の回路調整用に 基板の短絡防止に	先端サイズ	(+/#3
全長	146mm	軸長	92mm
グリップ径	11mm	ビット長	15mm
材質	ビット:ジルコニア系ファインセラミック	重量	7g
カラー	グレー		

奥まった場所での作業に便利な細軸のセラミック調整ドライバー。

ビットの先端と軸部とで、2種類の調整ができます。

ビットは耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミック。

グリップカラーで、先端サイズを識別できます。

グリップを取り外すことで、軸部を機械などに取り付けて使用できます。

※0.01Nm以上のトルクをかけるとビットが破損する恐れがあります。

※強い衝撃を加えるとビットが破損する恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.