


品番：EA557WC-14

品名：#3x150mm [+]  
ブレイクビスドライバー

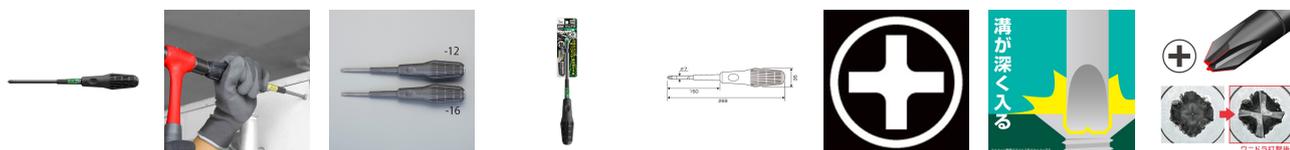

販売価格	875円(税抜) / 963円(税込)		
カタログ価格	875円(税抜) / 963円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/05 09:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0527ページ		



### 仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	3980 3×150
商品名	ワニドラ	刃先	(+) #3
軸径	7.0mm	軸長	150mm
全長	269mm	材質	刃先: クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル: PP・TPE 座金: 炭素鋼
重量	151g		

なめたネジも新しいネジも両方回せる特殊刃先形状

より喰い付き更になめたネジが外しやすい

十字の溝が若干残っているネジであれば効果があります。

叩いて新たなネジ溝を作り出します

ハンマーで叩きこむことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます。

靱性・耐摩耗性に優れた高級クロム・モリブデン・バナジウム鋼を採用

高精度ブラックポイント仕上げ

マグネット付き

力を掛けやすいハンドル形状

(断面楕円形状+リブで力の入りやすいデザイン)

RoHS2適合品

※熱処理されたネジには使用できません。

ハンマーで叩きこむことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.