


品番 : EA557WC-23

品名 : #3x 23mm [+]  
ブレイクビスドライバー

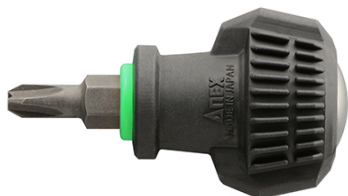

販売価格	760円(税抜) / 836円(税込)		
カタログ価格	760円(税抜) / 836円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/04 04:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0527ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	3985
商品名	ワニドラJr	用途	狭い箇所のなめてしまったネジはずしに
刃先	(+)#3	軸径	7mm
軸長	23mm	全長	70mm
材質	刃先:特殊合金鋼 ハンドル:TPE、PP 座金:炭素鋼	重量	58g

なめたネジも新しいネジも両方回すことができます。

叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状

狭い箇所に使える貫通スタービー

スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドル

ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状

スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。

手元六角10mm スパナがかけれます。

ハンマーで叩ける座金付き

マグネット付き

RoHS2適合品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.