


品番：EA560KE-2

品名：#2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,220円(税抜) / 2,442円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,220円(税抜) / 2,442円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2026/05/26 09:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0218ページ | | |

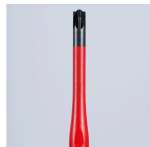

ポジドライブとは
十字穴に交差する形で削が付けられた
刃が刃のことで、回転に対する抵抗が
低減している為、トルクが少なく、
強力なトルク伝達を可能とします。

1000V絶縁
EN60900
CAT.1000V
絶縁性能
絶縁性能を
維持し、安全に
作業を行ってください。

ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

仕様

| | | | |
|-------|----------------|----------|----------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 25 02 |
| サイズ | PZ#2 | 軸長 | 100mm |
| 全長 | 212mm | 刃径 | 6.0mm |
| ハンドル長 | 112mm | 非絶縁ブレード長 | 18mm |
| 重量 | 90g | | |

1000V絶縁

疲労を軽減し最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。

置いたときに転がりにくいので安心です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.