


品番：EA560PE-550

品名：2本組 [+ -]ドライバー

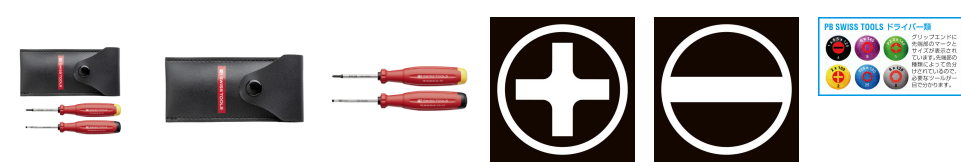

販売価格	3,280円(税抜)／3,608円(税込)		
カタログ価格	3,280円(税抜)／3,608円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/03 18:24現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ			



仕様

メーカー	PB SWISS TOOLS	型番	PB 38535
セット内容	(+)ドライバー×1 (-)ドライバー×1	総重量	28.5g
(+)ドライバー	サイズ×軸径…#00×3mm 軸長…40mm 全長…102mm 重量…10g 適合ねじ…M1～1.2	(-)ドライバー	刃幅×刃厚…2.0×0.3mm 軸径…φ2.5mm 軸長…40mm 全長…102mm 重量…9g 適合ねじ…M1.2
精密で正確に適合する刃先で、ねじに最適フィット			
小さい合成革製ポーチ入り			
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。			
化学的耐性や機械的強度があり、過酷な現場での使用に耐えます。			
油や水で濡れた手で握っても滑りにくく、安全で正確に作業ができます。			
グリップの端(お尻の部分)に、ドライバーの先端形状とサイズを表示 ねじの形状・サイズを素早く識別可能です。			
【SwissGrip Evoの特長】 ・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良			

- ・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。
- ・ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。
- ・少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。

【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】

内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材)

中間:内側のコアと外側の層を結合する素材

外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.