


品番：**EA562WC-2**

品名：プライヤー付ビット&ソケットセット

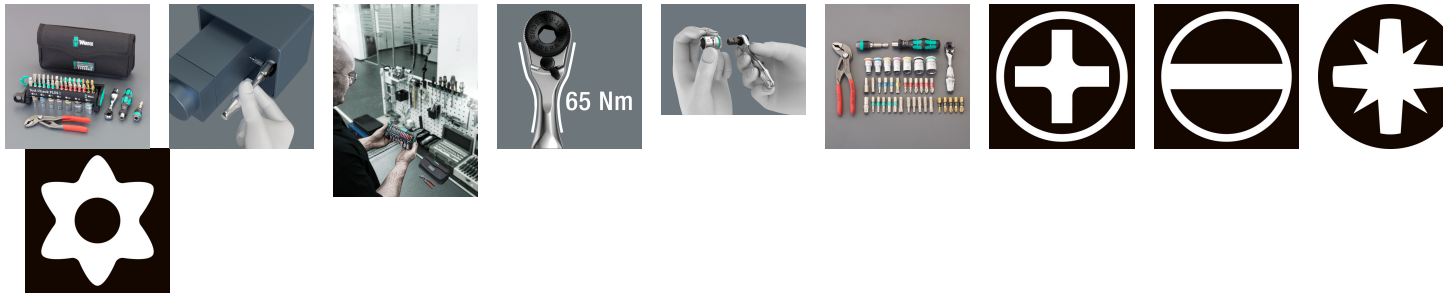

|         |                                     |      |    |
|---------|-------------------------------------|------|----|
| 販売価格    | <b>29,400円</b> (税抜) / 32,340円(税込)   |      |    |
| カタログ価格  | 29,400円(税抜) / 32,340円(税込)           |      |    |
| 在庫数     | <b>最新在庫: 2</b> (2026/05/03 13:02現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0539ページ                             |      |    |



仕様

|                         |   |                          |   |
|-------------------------|---|--------------------------|---|
| メーカー                    | WERA                                      | 型番                       | 049070  |
| 入組み点数                   | 40  | (+)ビット※Bi<br>Torsion仕様   | サイズ:#1 入数:2本<br>サイズ:#2 入数:3本<br>サイズ:#3 入数:1本<br>全長:25mm |
| (-)ビット※Bi<br>Torsion仕様  | 刃幅:5.5mm 入数:1本<br>全長:25mm                 | (+)ポジビット※Bi<br>Torsion仕様 | サイズ:#1 入数:1本<br>サイズ:#2 入数:3本<br>サイズ:#3 入数:1本<br>全長:25mm |
| HEXビット※Bi<br>Torsion仕様  | サイズ:3・4・5・6mm<br>全長:25mm 入数:各1本           | HEXビット                   | サイズ:8mm 入数:1本<br>全長:25mm                                |
| TORXビット※Bi<br>Torsion仕様 | サイズ:T10・T15・T20・T25・T30<br>全長:25mm 入数:各1本 | TORXビット(イジリ止付)           | サイズ:T10・T15・T20・T25・T30<br>全長:25mm 入数:各1本               |
| (1/4")6角ソケット            | 対辺:5.5・6・7・8・10・12・13mm<br>全長:23mm 入数:1個  | ミニビットラチェットハンドル           | 差込六角対辺:1/4"(6.35mm)<br>ギア数:60 送り角:6°<br>全長:87mm         |
| ドライバーハンドル               | 差込六角対辺:1/4"(6.35mm)<br>全長:78mm            | ソケットアダプター                | 差込角:1/4"DR<br>六角シャンク:1/4"(6.35mm)<br>全長:25mm            |

|  |                                |                   |  |
|--|--------------------------------|-------------------|--|
| ビットホルダー  | 差込六角対辺:1/4"(6.35mm)<br>全長:50mm | ウォーターポンププ<br>ライヤー | KNIPEX製(コブラ)<br>ナット掴み幅:27mm<br>パイプ掴み幅:30mm<br>全長:125mm |
| サイズ  | 215x57x104(H)mm                | 重量                | 691g   |
| 多種多様なネジに対応するビットソケットセット。                                |                                |                   |  |
| コンパクトに設計されたケースは持ち運びや紛失管理に便利。                           |                                |                   |  |
| KNIPEX製のウォーターポンププライヤーは固着したボルト・ナットの取り外しに最適です。           |                                |                   |  |
| ドライバーハンドルのビット差込み部はマグネット付き。                             |                                |                   |  |
| ビットホルダーのビット差込み部はボールロック・マグネット付き。                        |                                |                   |  |
| Bi Torsionビットやソケットは電動ドライバーでも使用できます。                    |                                |                   |  |
| ミニビットラチェットハンドルは左右切替式。65N・mの力に耐えるためソケットを使用した締付け作業もできます。 |                                |                   |  |
| ツールケース・プライヤーを収納するポーチ付き。                                |                                |                   |  |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.