



品番：EA562WE-21

品名：ミニラチェット付ビット&ソケットセット

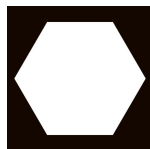

販売価格	27,900円(税抜) / 30,690円(税込)		
カタログ価格	27,900円(税抜) / 30,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/27 00:16現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0540ページ		

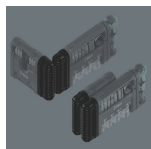

仕様

メーカー	Wera	型番	049020
シリーズ	Tool-Check Modular	入組み点数	50
ケースサイズ	155x50x100(H)mm ※折畳み時	重量	620g
付属品	ケース接続用ヒンジ		
Tool-Check Modular1 入組み数:21			
(+)ビット	先端サイズ:#1 全長:25mm 先端サイズ:#2 全長:50mm	(-)ビット	先端サイズ(刃幅):5.5mm 全長:50mm
(+)ポジビット	先端サイズ:#1 全長:25mm 先端サイズ:#2 全長:50mm	HEXビット	先端サイズ:3・4・5・6mm 全長:25mm
TORXビット	先端サイズ:T10・T15 全長:25mm 先端サイズ:T20・T25 全長:50mm	(1/4")六角ソケット	対辺:7・8・10・13mm 全長:23mm
ドライバーハンドル	差込六角対辺:1/4"(6.35mm) 全長:78mm	ラチェットヘッド	差込六角対辺:1/4"(6.35mm) 全長:50mm ギア数:60 送り角:6°
ソケットアダプター	差込角:1/4"DR 六角シャンク:1/4"(6.35mm) 全長:25mm	ビットホルダー	差込六角対辺:1/4"(6.35mm) 六角シャンク:1/4"(6.35mm) 全長:50mm
Tool-Check Modular Micro1 入組み数:21			

(+)ビット	先端サイズ:#000・#00・#0・#1 全長:30mm	(-)ビット	先端サイズ(刃幅):1.5・2.5・3mm 全長:30mm
(+)ポジビット	先端サイズ:#0・#1 全長:30mm	HEXビット	先端サイズ:0.9・1.3・1.5・2・2.5mm 全長:30mm
TORXビット	先端サイズ:T3・T4・T5・T6・T8・T10 全長:30mm	精密ドライバーハンドル	差込六角対辺:4mm 全長:80mm
Tool-Check Modular Hex-Plus1 入組み数:7			
六角レンチ(サイズ×軸長)	1.5x45mm、2.0x50mm、2.5x56mm、3.0x63mm 4.0x70mm、5.0x80mm、6.0x90mm		
Tool-Check Modularシリーズはアダプターやヒンジを用いて工具セットを自由に組み合わせる事ができます。			
コンパクトに設計されたケースは持ち運びに便利。			
ツールセットにヒンジを取り付ける事でコンパクトに折り畳む事ができます。			
ドライバーハンドル、精密ドライバーハンドルのビット差込み部はマグネット付き。			
ビットホルダーのビット差込み部は抜け止リングとマグネット付き。			
ラチェットヘッドは左右切替え式。			
ドライバーハンドルの底部に回転キャップが付いていますので早回し作業に便利です。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.