


品番 : EA572GA-51

品名 : 32mmx255mm スロットチゼル(曲/側面刃付)

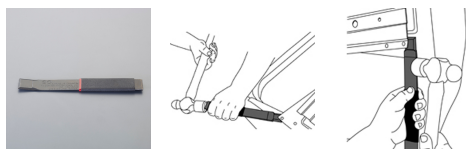

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,260円(税抜) / 5,786円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,260円(税抜) / 5,786円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/05/03 12:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0107ページ                      |      |   |



スポット溶接されたパネル等の切り離しに。

#### 仕様

|      |      |    |            |
|------|------|----|------------|
| 刃幅   | 32mm | 全長 | 255mm      |
| 側面刃幅 | 42mm | 先端 | 曲          |
| 重量   | 227g | 材質 | スチール(熱処理済) |

スポット溶接箇所を剥がした後、パネルの継ぎ目に刃を当て、後部または側面からハンマーで叩き入れることでパネルを分離します。

刃は3面研磨が施されており、作業時に手が干渉しないようオフセット(角度)が付けられ、十分な隙間を確保できます。

鋭利な刃は使用すると摩耗する為、砥石で再研磨してください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.