


品番：EA572HN-2

品名：φ25x280mm カッパーポンチ

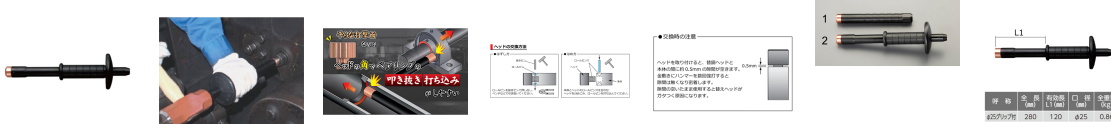

販売価格	8,630円(税抜) / 9,493円(税込)		
カタログ価格	8,630円(税抜) / 9,493円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/28 04:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0112ページ		



仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	COPG-25
用途	金型・機械の組立・修理に	先端径	25mm
全長	280mm	有効長	120mm
グリップ長	95mm	重量	0.86kg
材質	本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) グリップ:ゴム ヘッド:銅 ロールピン:炭素鋼	焼入硬度	HRC35°~40°

保護グリップ付き

狭い所へキズをつけずに打撃できる当て金です。

平らな打撃面なのでヘッドの角で、ベアリングの叩き抜き・打ち込みがしやすい!

ヘッド交換時に使用する抜きピン付き

交換用ヘッド:EA575WW-11

<注意>

- ・本製品は打撃面が小さいので、銅ヘッドがマクレやすいです。グラインダー等でマクレを取り除いてからご使用ください。
- ・過酷なご使用により、本体や打撃面にケガが生じる場合がありますので、保護めがねや防具を装着し、周囲の安全を確認してご使用ください。

代替品

	<p>品番 EA572HN-2A</p> <p>コメント 材質が一部変更になりました。</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.