


品番 : EA573CD-10A

品名 : 10x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ

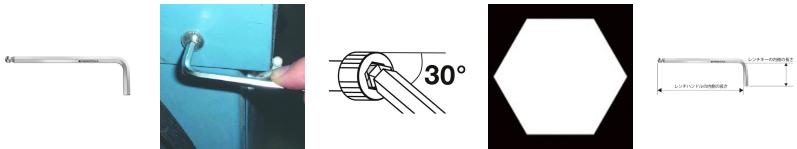

販売価格	1,990円(税抜) / 2,189円(税込)		
カタログ価格	1,990円(税抜) / 2,189円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/16 07:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0564ページ		



仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB212.10
サイズ(mm)	10	軸長(mm)	125
レンチハンドルの内側の長さ(mm)	125	レンチキーの内側の長さ(mm)	36
質量(g)	105	適合キャップスクリュー	M12
適合セットスクリュー	M18~20		

ボールポイント付

エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。

ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。

エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。

レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。

精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

