
 
 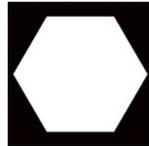


品番 : EA573L-4A

品名 : 4.0x150mm [Ball Hexagon]キ-レンチ(ショートヘッド)



販売価格	1,190円(税抜) / 1,309円(税込)		
カタログ価格	1,190円(税抜) / 1,309円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/05/14 12:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0564ページ		



仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB2212.L-4
サイズ(mm)	4	軸長(mm)	150
適合セットスクリュー	M8	適合キャップスクリュー	M5
レンチハンドルの内側の長さ(mm)	150	レンチキーの内側の長さ(mm)	9
重量(g)	17		

ボールポイント付

ショートヘッドと100°の角度により狭い場所のネジを回すことができます。

エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。

精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。

バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。

ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

