


品番 : EA573LP-3A

品名 : 3.0x 60mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)

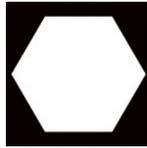

販売価格	1,110円(税抜) / 1,221円(税込)		
カタログ価格	1,110円(税抜) / 1,221円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/28 16:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0561ページ		



#### 仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB1206.3-60
サイズ(mm)	3	軸長(mm)	60
全長(mm)	105	ハンドル幅(mm)	48
適合セットスクリュー	M6	適合キャップスクリュー	M4
重量(g)	14	材質	軸材:特殊鋼、ハンドル:PB製樹脂

手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。

レーザー刻印のシリアルナンバー

人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。

グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。

サイズによってハンドル形状が多少異なります。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.