


品番：EA575WL-31

品名：φ31mm/ 850g 両頭ハンマー(セーフティチェーン付)

			
販売価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)		
カタログ価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 10:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			

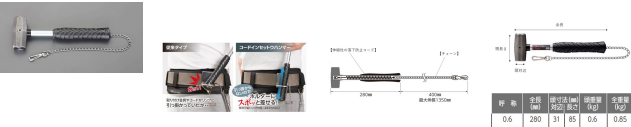

カタログ訂正

23/12/20 ●チェーン長 誤:680mm 正:400mm(9032 No.54,55)

仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	CIS-06
用途	足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業、アンカーの打ち込み、その他解体作業など	全長	280mm
頭径	31mm	ヘッド長	85mm
頭重量	600g	全重量	850g
チェーン長	400mm	口の開き	7mm(フック部)
材質	頭:スチール(機械構造用炭素鋼(S53C)) 柄:スチール(ゴムグリップ付) グリップ:ポリ塩化ビニル(PVC) 柄リング・安全コード:ポリウレタン チェーン・リング:炭素鋼 ナスカン:亜鉛ダイキャスト 接着剤:ヘッド(エポキシ系樹脂)、グリップ(シアノアクリレート系)	使用温度	-20～50℃
パイプ内に伸縮性の落下防止コードを内蔵しており、作業を妨げません			
セーフティーチェーン付きで工具の落下を防ぎます。(最大伸長1350mm)			

熱処理済クロモリパイプ柄を使用

代替品



品番 EA575XC-0.7

コメント 頭重量:700g

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.