


品番 : EA575WT-304

品名 : ϕ 51mm/1500g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)

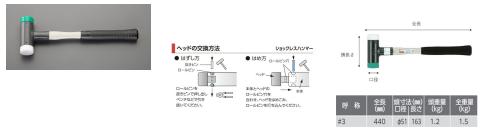

販売価格	18,300円(税抜)／20,130円(税込)		
カタログ価格	18,300円(税抜)／20,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 12:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0115ページ		



仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	OS-50G
用途	機械組み立て・修理、切削物の芯出し、金型製作に	全長	440mm
頭径	51mm	ヘッド長	163mm
頭重量	1200g	全重量	1500g
材質	頭:ナイロン・ポリエチレン 柄:ファイバーグラス 鋼球:スチールショット ロールピン:炭素鋼 クサビ:グラスファイバー グリップ:塩化ビニル 接着剤:エポキシン系接着剤、シアノアクリレート系接着剤	使用温度	-10~50℃

強打撃用

ショックレス構造

グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄れが減少

ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。

替えヘッド:白(EA575WT-324)、緑(EA575WT-344)

<使用上の注意>

過激な使用で、ヘッドに欠け・割れが発生する場合がありますので、防具・保護めがね。手袋を付け、周囲の安全を確認してからご使用ください。

代替品



品番	EA570A-6
コメント	仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.