


品番 : EA575WT-307

 
品名：φ 74mm/4100g 無反動ハンマー-(ガラスファイバー柄)

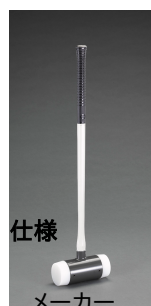

販売価格	38,400円(税抜)／ 42,240円(税込)		
カタログ価格	38,400円(税抜)／42,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/04 07:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



时 称	全长 (mm)	锤头法 (mm) 口径 板宽	锤头重量 (kg)	锤柄重量 (kg)
88	880	φ74 221	3.2	4.1

 メーカー	オーエッチ工業	型番	OS-80G
用途	機械組み立て・修理、切削物の芯出し、 金型製作に	全長	880mm
頭径	74mm	ヘッド長	221mm
頭重量	3.2kg	全重量	4.1kg
材質	頭:ナイロン 柄:ファイバーグラス 鋼球:スチールショット ロールピン:炭素鋼 クサビ:グラスファイバー グリップ:塩化ビニル 接着剤:エポキシ系接着剤、シアノア クリレート系接着剤	使用温度	−10〜50℃

強打撃用

ショックレス構造

グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄れが減少

ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。

替えヘッド:EA575WT-327

<使用上の注意>

過激な使用で、ヘッドに欠け・割れが発生する場合がありますので、防具・保護めがね。手袋を付け、周囲の安全を確認してからご使用ください。

代替品

	品番 EA575HK-1 コメント φ80mm/4.0kg/880mm 無反動
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.