


品番 : EA575WV-2

品名 : 420g/ ϕ 32x310mm 樹脂・ゴムハンマー



販売価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
カタログ価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/14 14:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0116ページ		

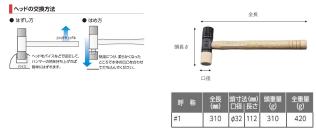

寸	径	全長	頭径(Φ)	頭長(Φ)	頭重量	全重量
#1	310	Φ32	112	310	420	

仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	RP-10
用途	木・タイル・レンガなどの組立て、レベル出しに	全長	310mm
頭サイズ	ϕ 32×112mm	頭重量	310g
全重量	420g	ヘッド硬度	ゴム:HDD 17°、樹脂(PVC):HDD 60°
材質	ヘッド:ゴム/樹脂(PVC)、柄:木	使用温度	4~80°C
替ヘッド	EA575WV-11, -232		
1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.