


品番：EA580AG-8

品名：0.64- 2.58mm ワイヤーストリッパ°-(太線用)

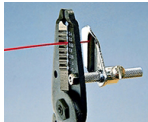

販売価格	3,870円(税抜)／4,257円(税込)		
カタログ価格	3,870円(税抜)／4,257円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 20:51現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



規格	AWG	mm	長さ	重量
AWG: 24	0.51	0.51	175	134
AWG: 22	0.64	0.64	175	134
AWG: 20	0.81	0.81	175	134
AWG: 18	1.02	1.02	175	134
AWG: 16	1.29	1.29	175	134
AWG: 14	1.62	1.62	175	134
AWG: 12	2.05	2.05	175	134
AWG: 10	2.58	2.58	175	134



仕様

メーカー	エンジニア	型番	PA-07
用途	太線	能力(単線)	AWG:22、20、18、16、14、12、10 (mm:0.64・0.81・1.02・1.29・1.62・2.05・2.58)
能力(より線)	AWG:24、22、20、18、16、14、12 (mm:0.51・0.64・0.81・1.02・1.29・1.62・2.05)	全長	175mm
グリップ幅	50mm	重量	134g
材質	本体:高炭素鋼 グリップ:エラストマー		

ストリップゲージを装着するとストリップ長を1～24mmの幅で固定できるので、作業性の向上と均一化を図れます。

バネ付

代替品

	品番 EA682J-175 コメント 違い:能力
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

