


品番：EA580F-11S

品名：0.2-16.0mm<sup>2</sup> ワイヤーストリッパ<sup>o</sup>-(LEDライト付)

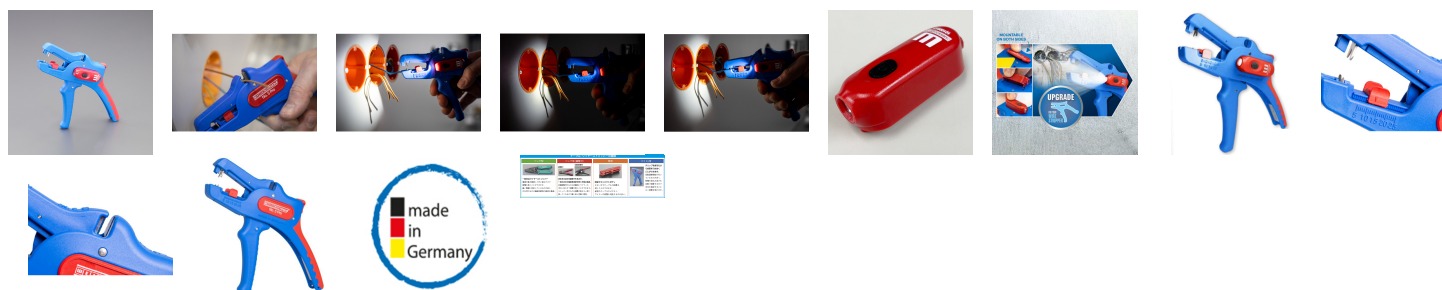

販売価格	13,400円(税抜) / 14,740円(税込)		
カタログ価格	13,400円(税抜) / 14,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/03 20:15現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0247ページ		



必要な断面積に合わせて自動調節されるため、手動での調整が不要です

### 仕様

商品名	No.5 pro LED Set	セット内容	・Wire Stripper No. 5 Pro ・LED Work Light
能力	ワイヤー:0.2~16.0mm <sup>2</sup>	カッター能力	φ3.0mm
全長	160mm	重量(g)	155(本体、ライト)
LEDライト	全長:48mm 電源:リチウム電池(充電可能)	LEDライト明るさ	強:250ルーメン 中:127ルーメン 弱:50ルーメン
LEDライト付			
AWG24-5			
自動調整式			
ケーブル長さ調整可能(5~25mm)なストッパー付			
暗い場所、屋外でのケーブルを剥がす作業時に優れた視認性を発揮します。			
安全ロック付(収納時)			

落下防止具取付穴付

最大3 mmの銅/アルミニウムまで対応可能な強力な一体型サイドカッター付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.