


品番 : EA580FR

品名 : 0.75-4.0mm<sup>2</sup> ケーブルストリッパー(カッタ-付)

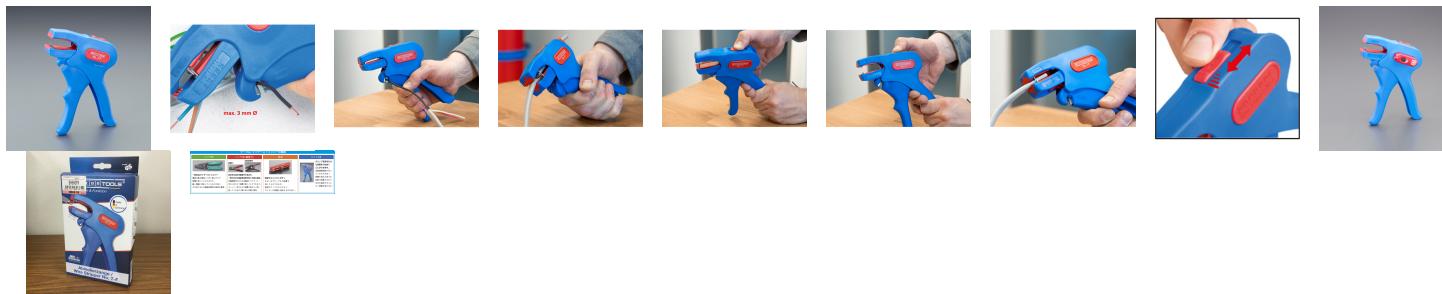

販売価格	7,230円(税抜) / 7,953円(税込)		
カタログ価格	7,230円(税抜) / 7,953円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/07 12:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0247ページ		



平形ケーブルのシース(外装)、導体の絶縁被覆を簡単にむくことが可能

#### 仕様

商品名	No.7-F	能力	ワイヤー:1.5~4mm <sup>2</sup> ケーブル: φ 0.75~4mm <sup>2</sup>
全長	170mm	重量	220g

長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。

平形ケーブルのシース(外装)、導体の絶縁被覆を簡単にむくことが可能

すべての標準的な平形ケーブルのストリップと解体が可能

最大 φ 3mmのサイドカッターを内蔵、アクセスも容易

調整レバーで平形ケーブルのシースと導体の絶縁被覆を切り替えてむくことができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.