


品番：EA580KB-10A

品名：0.03-10.0mm² ワイヤーストリッパ^o-(自動調整)

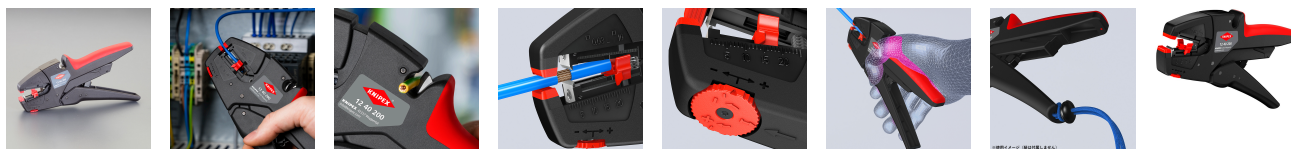

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,500円(税抜) / 15,950円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,500円(税抜) / 15,950円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/06/28 06:15現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------|---|--------|-------------------------------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 12 40 200 |
| ストリップ能力 | 0.03~10.0mm ² | ストリップ長 | 5.0~22.0mm(ストッパーなしの場合は25mmまで) |
| 最大切断能力 | 単線:6mm ² 撚線:10mm ² | 全長 | 200mm |
| 重量 | 202g | | |

芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。
※ストリップ刃はダイヤル調整で切り込み深さを細かく調整する事もできます。

単線/撚線/細線導体(プラスチックまたはラバー絶縁付き)や
薄いフラットケーブル(10.0mm幅まで)の切断作業やストリップに使用できます。

落下防止用アクセサリ取付け可能

カッター付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.