


品番：EA580KB-14

品名：2.5 -16.0mm<sup>2</sup> ワイヤーストリッパー

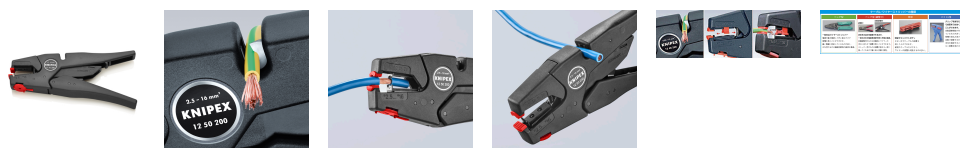

販売価格	21,900円(税抜) / 24,090円(税込)		
カタログ価格	21,900円(税抜) / 24,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/03 08:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0247ページ		



被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません

#### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	12 50 200
能力(より線)	2.5~16.0mm <sup>2</sup>	皮むき長さ	3~18mm
全長	200mm	重量	202g
材質	本体:ファイバーガラス強化プラスチック 刃:特殊工具鋼(油焼入)		

カッター付  
(10mm<sup>2</sup>までの銅製、アルミ製のより線のケーブルが切断ができます。)  
(単線の場合は6mm<sup>2</sup>まで)

被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません。

#### 代替品

	<b>品番</b> EA580KB-26 <b>コメント</b> 相違点:全長・能力
--	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.