


品番：EA580KB-14

品名：2.5 -16.0mm<sup>2</sup> ワイヤーストリッパー

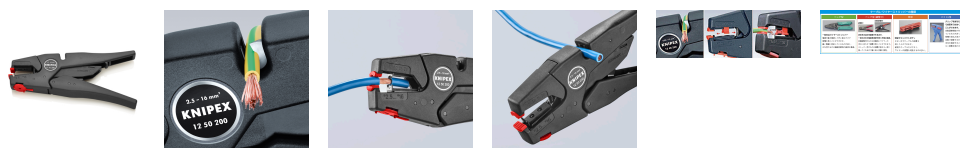

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 21,900円(税抜) / 24,090円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 21,900円(税抜) / 24,090円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/28 03:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0247ページ                      |      |   |



被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません


#### 仕様

|         |                                     |       |           |
|---------|-------------------------------------|-------|-----------|
| メーカー    | KNIPLEX(クニペックス)                     | 型番    | 12 50 200 |
| 能力(より線) | 2.5~16.0mm <sup>2</sup>             | 皮むき長さ | 3~18mm    |
| 全長      | 200mm                               | 重量    | 202g      |
| 材質      | 本体:ファイバーグラス強化プラスチック<br>刃:特殊工具鋼(油焼入) |       |           |

カッター付  
(10mm<sup>2</sup>までの銅製、アルミ製のより線のケーブルが切断ができます。)  
(単線の場合は6mm<sup>2</sup>まで)

被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません。

#### 代替品

|  |   |
|--|---|
|  | <b>品番</b> EA580KB-26<br><b>コメント</b> 相違点:全長・能力 |
|--|---|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.