


品番：EA580KB-31

品名：8.0 -13.0mm ケーブルstripper[®]-(左利き用)

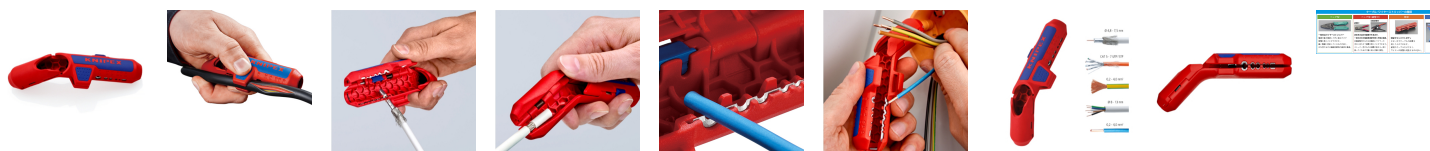

販売価格	8,860円(税抜) / 9,746円(税込)		
カタログ価格	8,860円(税抜) / 9,746円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/05 08:49現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0245ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	16 95 02 SB
仕様	左利き用	能力	ケーブル: ϕ 8~13mm ワイヤー: 0.2~4.0mm ²
全長	135mm	重量	75g

あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。

外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。

人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。

円錐形に細くなった先端により、狭い場所でも作業しやすくなっています。

ワイヤーストリッパー付(0.2・0.3・0.8・1.5・2.5・4mm²)

位置決め用の突起があるため、被覆剥ぎが簡単にセットできます。

開口ばねとロック用の爪付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.