


品番：EA580KC-7

品名：0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー

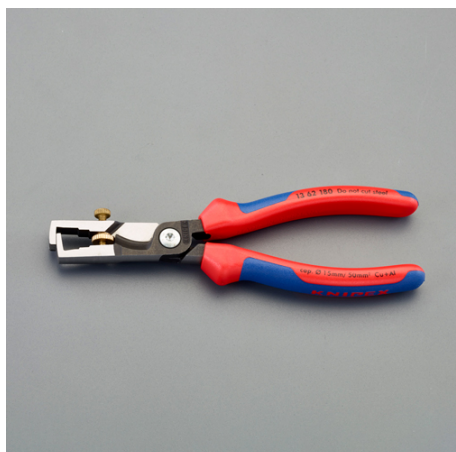

販売価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/04 17:48現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0246ページ		



#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	13 62 180
能力(単線)	0.1~5.0mm	切断能力	銅線(多芯): φ 15mm
全長	180mm	重量	200g
刃硬度	約57HRC	材質	本体:高品質特殊工具鋼(鍛造、多段階油焼き入れ) ハンドル:PVC
絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています			
単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。			
ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です			
ケーブルカッター付			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.