


品番 : EA580KE-16

品名 : $\phi 26\text{mm}$ プラスチックパイプカッター



販売価格	22,800円(税抜)／25,080円(税込)		
カタログ価格	22,800円(税抜)／25,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/15 14:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0187ページ		

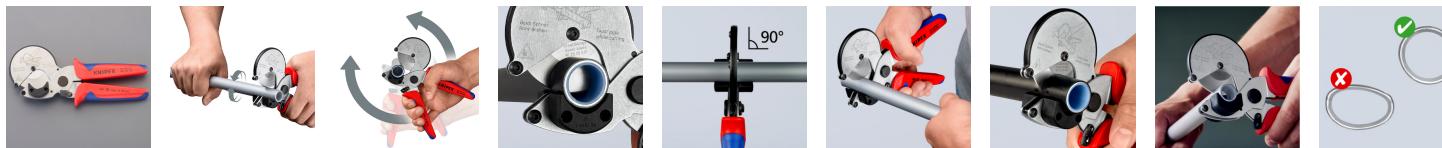

切削時に少ない摩擦で回転させることができます

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	90 25 25
切断能力	$\phi 26\text{mm}$	全長	210mm
重量	391g	ハンドル	コンフォートグリップ
材質	本体・刃:高級クロームバナジウム電気鋼		

最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。

切削時に少ない摩擦で回転させることができます。

回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。

アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。

ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。

最大 $\phi 26\text{mm}$ までの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。

ロック機構付きで安全に持ち運べます。

セーフティロック付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.