


品番：EA580WJ-3

品名：0.2-0.25mm 精密ワイヤーストリッパ°-(光ファイバ°-用)

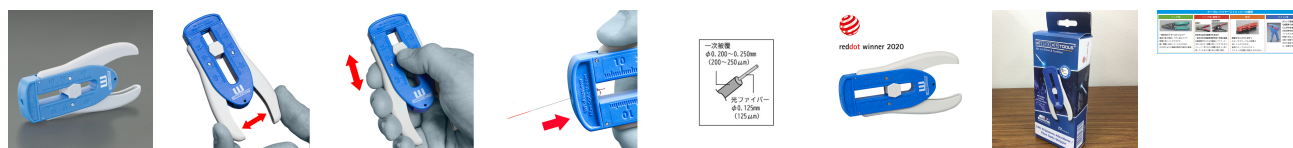

販売価格	9,040円(税抜) / 9,944円(税込)		
カタログ価格	9,040円(税抜) / 9,944円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/04/10 12:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0248ページ		



#### 仕様

商品名	Fibre Optic Stripper	能力	φ0.2~0.25mm(ガラスファイバ°-一次コーティング)
全長	112mm	重量	45g
ブレード直径	0.16mm	ケーブル送り穴	0.35mm
皮むき長さ	5~45mm		
光ファイバ°-の一次被覆の除去用			
挿入口はろうと形状で、光ファイバ°-でも簡単に挿入できます。			
被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。			
右利き、左利きの両用です。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.