


品番：EA584AB-3

品名：M6 - 8 ドリル付エキストラクター



販売価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
カタログ価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/05 02:56現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0348ページ		

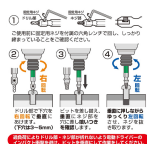

## 仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ANH-365
用途	なめたネジを取り外す作業に	適合サイズ	M6~M8(+ねじNo.3)
差込六角対辺	6.35mm	セット内容	・M6~8ネジ対応ビット(全長65mm) ・スペアドリル部品3mm×1 ・専用レンチ、専用スパナ、固定用ねじ (各1個)
材質	クロムバナジウム鋼		
ドリル側でネジに下穴をあけ(正転)、逆ネジ側で抜き取ります(逆転)			
ドリルネジ、コーススレッド、六角穴付きボルトなど熱処理を施されたネジには使用できません			
ドリル刃は高耐久ハイス鋼を使用			
先端は消耗しても部品交換可能(スペアドリル、スペアネジ交換部品付き)			
RoHS2適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.