


品番 : EA584AG-22

品名 : 121mm [差替式]ドライバーハンドル



販売価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
カタログ価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/19 05:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0354ページ		

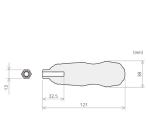

仕様

メーカー	エンジニア	型番	DZ-70
商品名	ネジザウルスGTドライブ	用途	各種ネジの取り付け、取り外しに 現場での修理、整備、自動車、バイク、 自転車のメンテナンス、日曜大工に
全長	121mm	柄径	38mm
六角対辺	6.35mm	重量	146g

通常のドライバー使用はもちろん、ネジバズーカ・ネジモグラに最適化された差替グリップ

通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状

衝撃で固着をはがす貫通グリップ

φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。

ピット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバーピットが使用できます。

差込み口は高精度加工によりピットとの隙間が少なく、作業時のプレを抑制。

ボルスター付きで、レンチ等を使用することで、高トルクを出力。

ドライバーピット以外にも軸対辺が6.35mmであれば様々なピットが使えます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.