


品番：EA585ED-1

品名：φ47mm ケーブルカッター(充電式)

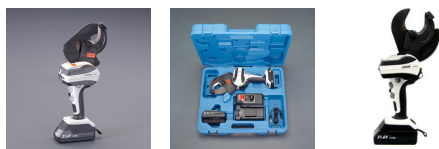

販売価格	199,400円(税抜) / 219,340円(税込)		
カタログ価格	199,400円(税抜) / 219,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 02:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0238ページ		



#### 仕様

口開き	50mm	切断能力	◆硬銅より線:150m <sup>2</sup> 単芯(φ21) ◆架橋ポリエチレン・絶縁ビニルシースケープル: (600V-CV)150m <sup>2</sup> 3芯(φ46) (600V-CV)325m <sup>2</sup> 単芯(φ31) (600V-CV)500m <sup>2</sup> 単芯(φ38) ◆6600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル: (6600V-CV)500m <sup>2</sup> 単芯(φ45) ◆600ビニル絶縁電線:(600V-IV) 500m <sup>2</sup> 単芯(φ35) ◆ビニル絶縁ビニルシースケープル: (600V-VVR)150m <sup>2</sup> 3芯(φ47)
電源	21.6Vバッテリー	サイズ	180(W)×110(D)×430(H)mm
重量	3.5kg(バッテリー含む)	付属品	バッテリー(EA585ED-10A)、 充電器、ケース

食いつきの少ない機械式

切断完了時のオートリバース機構

21.3Vバッテリー搭載で高速切断

暗所での作業に便利なLEDライト

安全性を考慮したロック付スイッチ

金属製ストラップホール

はさみ式

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.