


品番：EA585JA-2A

品名：φ 21mm/455mm ケーブルカッター

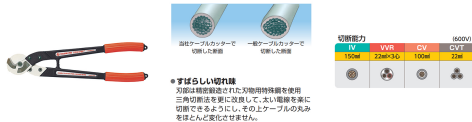

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,500円(税抜) / 15,950円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,500円(税抜) / 15,950円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/08 18:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| メーカー | ミノル工業 | 型番 | MC20E150 |
| 切断能力 | IV線: 150mm ² VVR: 22mm ² ×3心 CV: 100mm ² CVT: 22mm ² | 最大切断能力 | φ 21mm |
| 全長 | 455mm | 重量 | 1100g |
| ハンドル材質 | アルミ合金 | | |

銅線専用

刃部は精密鍛造された刃物専用特殊鋼を使用しています。

太い電線を楽に切断でき、その上ケーブルの丸みをほとんど変化させません。

<注意>

- ・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、非常に危険です。
- ・指定された電線以外には使用しないでください。
- ・切断能力以内でご使用ください。
- ・ご使用前に各部に損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
- ・高所作業の際は、しっかりした足場の確保と工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

